


Rundzylinder DSNU-S-..., DSNU-...

FESTO

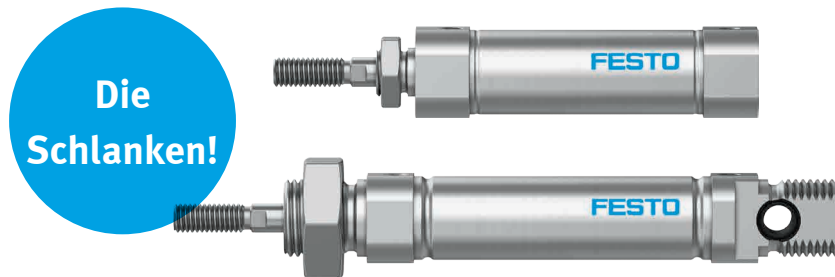

Ideal für Problemzonen!

Highlights

- Platzsparend für kompaktes Maschinendesign
- Einfache Befestigung in beengter Umgebung
- Zeitsparende Montage durch selbsteinstellende Dämpfung PPS
- Schlank und kurz wie noch nie: DSNU-S
- Äußerst langlebig, auch durch verschleißarme Materialien
- Einfache Identifikation und Wiederbestellbarkeit durch den Festo Product Key
- Optional mit reduziertem Kupfer-, Zink- und Nickelgehalt für den Einsatz in der Batteriefertigung

ISO-Standard DSNU oder den kleineren und noch schlankeren DSNU-S? Mit den Rundzylindern DSNU liegen Sie immer richtig, wenn es um gute Leistung und kompakte Ausmaße geht. Und seine universellen Varianten machen ihn ideal im Einsatz, wenn z.B. Leichtlauf, chemische oder Korrosionsbeständigkeit gefragt sind.

Universell einsetzbar:

DSNU als ISO-Normvariante

Für alle Fälle gewappnet: Zum Beispiel durch das Schwenklager am Abschlussdeckel. Perfekt für entsprechende Anwendungen. Durch die vielen Varianten im Baukasten macht er fast alles mit.

Wenn's eng zugeht: DSNU-S

Mit unserem Pendant zum Normzylinder, dem DSNU-S finden Sie eine noch schlankere und kürzere Variante. Für noch mehr Platzvorteile. Der reduzierte Materialeinsatz und das geringere Gewicht machen den DSNU-S bei der Herstellung nachhaltig.

Einfach: die Inbetriebnahme


Dank PPS-Dämpfung. Ohne Einstellen, immer perfekt gedämpft. Das ist einfach, schnell, platzsparend und manipulations-sicher. Und der Zylinderschalter SDBT-MSX glänzt durch sein Auto-teach-in für eine extrem leichte Inbetriebnahme selbst in sehr engen Räumen.

Lange Lebensdauer

Die ausgewählten Materialien und die präzise Fertigung machen die DSNU's langlebig und robust. Und für den günstigen Preis sorgen die Gleichteile in beiden Varianten.


Rundzylinder DSNU-S-..., DSNU-...

Die Eigenschaften auf einen Blick

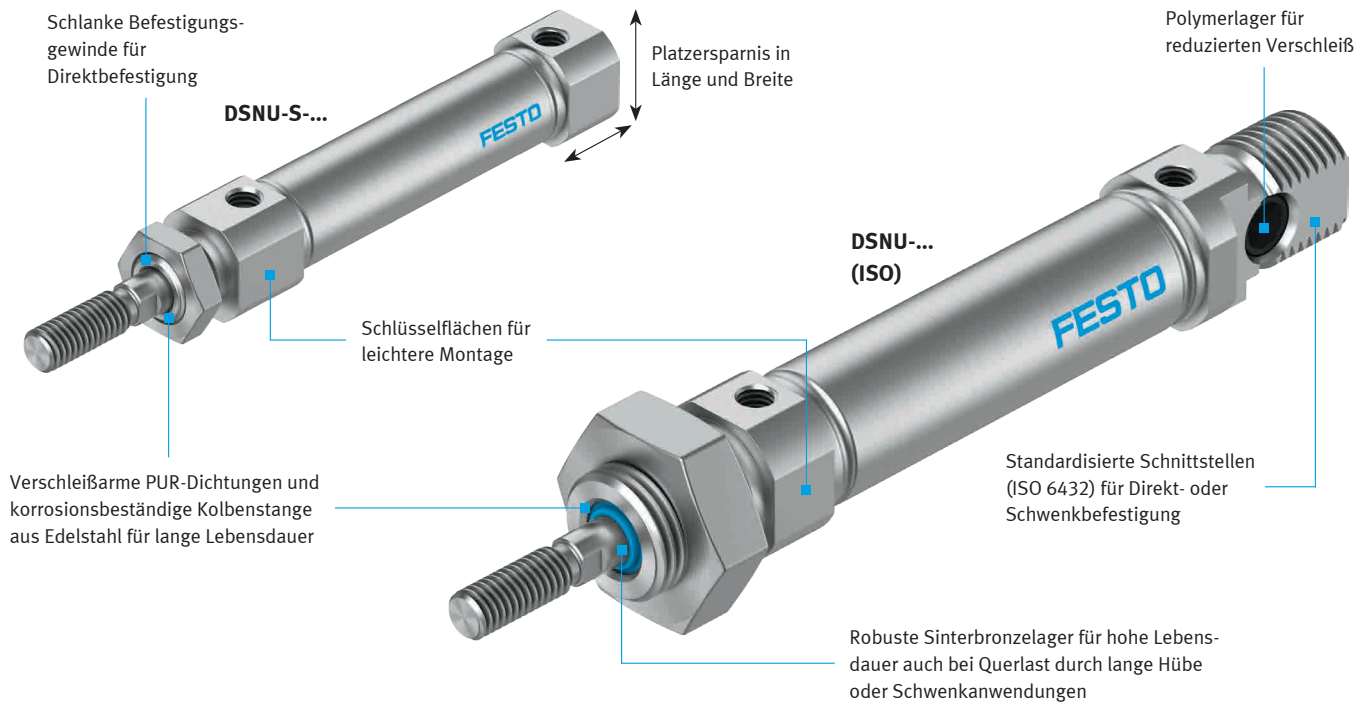

Platzoptimiert in Länge und Breite – der DSNU-S-...

Maß	8	12	16 ...-P	16 ...-PPS	20	25
BF	8	8	8		13	13
ZJ+	58	60	60	70	76	81
KV	11	14	14		24	24
BE	M8	M10	M10		M20	M20

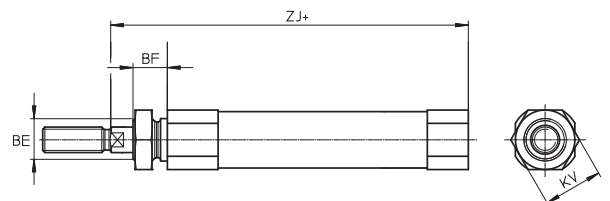

Der platzoptimierte DSNU-S

Bis zu 3,5 cm kürzer
Bis zu 40 % schlanker

Verfügbare Varianten

- Nenngröße Ø 8 ... 25 mm
- max. Hub 200mm
- P/PPS-Dämpfungen
- Standard-Hübe und x-Längen

Befestigungsgewinde

- Ø 8 ... 16 am Lagerdeckel
- Ø 20/25 zusätzlich am Abschlussdeckel

Der universelle DSNU-... (ISO)

Weitere Befestigungsmöglichkeiten

- Schwenkauge

Weitere Varianten

- Nenngröße Ø 32 ... 63 mm
- Hub > 200 mm
- PPV
- Sondervarianten (S2, S6...)

Einfache Inbetriebnahme

mit dem neuen Zylinderschalter SDBT-MSX selbst in schwer zugänglicher Einbausituation – durch das Auto teach-in.



★ **Festo Kernprogramm**
Löst 80% Ihrer Automatisierungsaufgaben

Weltweit schnell verfügbar, auch langfristig Gewohnt gut – immer in Festo Qualität
Schnell zum Ziel: Einfache Auswahl
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

www.festo.com